

Interruttori di posizionamento

Standard/A L


Per specifiche meccaniche/elettriche e precauzioni d'uso, **P2095**

Standard (IP65)




RoHS10


MSTKD-ASL N-MSTKD-ASDL (Con LED)

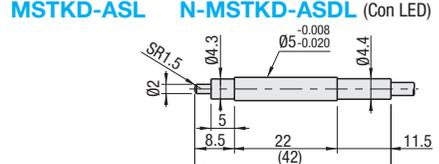


MSTKD-A N-MSTKD-AD (Con LED)

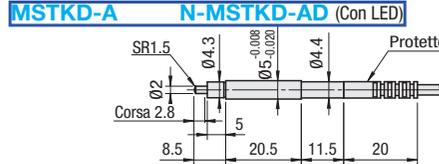


MSTKD-C N-MSTKD-CD (Con LED)

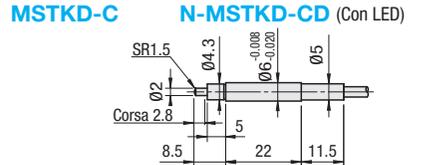


MSTKD-H N-MSTKD-HD (Con LED)

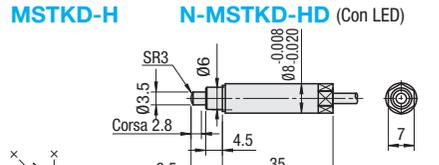


MSTKD-ASL N-MSTKD-ASDL (Con LED)

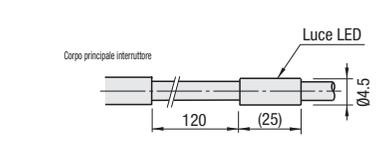


MSTKD-A N-MSTKD-AD (Con LED)

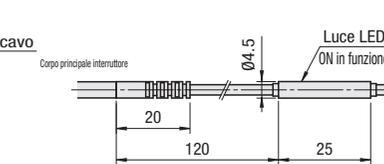

MSTKD-C N-MSTKD-CD (Con LED)

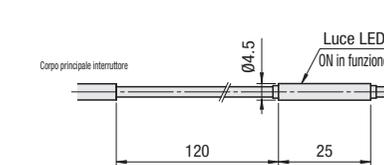

MSTKD-H N-MSTKD-HD (Con LED)

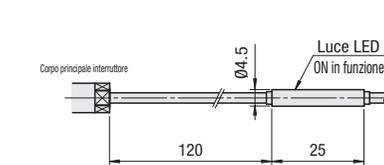

Tipo	Parte di contatto		Corpo principale	Cavo
	Materiale	Durezza		
MSTKD-A N-MSTKD-AD	EN 1.4029 Equiv.	45~50HRC	Resina ABS	Cavo 3m, ø3 a 2 conduttori, resistente all'olio, raggio di curvatura min R7
MSTKD-ASL N-MSTKD-ASDL				
MSTKD-C N-MSTKD-CD				
MSTKD-H N-MSTKD-HD				

Codice componente	Corsa	Punto di funzionamento	Forza di contatto N	Logica contatto	MSTKD-ASL, A, C, H		N-MSTKD-ASDL, AD, CD, HD	
					Prezzo unitario	Sconto volumi elevati	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
MSTKD-ASL N-MSTKD-ASDL	2.0	0.3 dalla punta (Ripetibilità 0.005)	1	NA (Normalmente aperto)	1 ~ 9 pz.	10~20	1 ~ 9 pz.	10~20
MSTKD-A N-MSTKD-AD								
MSTKD-C N-MSTKD-CD								
MSTKD-H N-MSTKD-HD								

Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Per specifiche meccaniche/elettriche e precauzioni d'uso, **P2095**


A L (IP65)



RoHS10

N-MSTKG-A (Con LED)

N-MSTKG-C (Con LED)

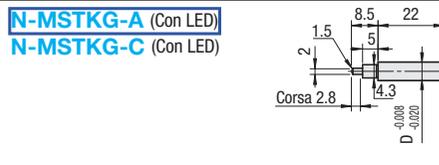


Tipo	Parte di contatto		Corpo principale	Cavo
	Materiale	Durezza		
N-MSTKG-A	EN 1.4029 Equiv.	45~50HRC	Resina ABS	Cavo 3m, ø3 a 2 conduttori, resistente all'olio, raggio di curvatura min R7
N-MSTKG-C				

Codice componente	D	Corsa	Punto di funzionamento	Forza di contatto N	Logica contatto	Prezzo unitario	
						1 ~ 9 pz.	Sconto volumi elevati
N-MSTKG-A	5	2.8	0.3 dalla punta (Ripetibilità 0.005)	1	NA (Normalmente aperto)		
N-MSTKG-C	6						

Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Esempio di metodo di fissaggio per il tipo standard

Ordering Example
Codice componente
MSTKD-C
N-MSTKG-C

Interruttori di posizionamento

Con bullone/Con bullone e corsa lunga/Con bullone a L


Per specifiche meccaniche/elettriche e precauzioni d'uso, **P2095**

Con bullone (IP65)




RoHS10

MSTKD-JL N-MSTKD-JDL (Con LED)

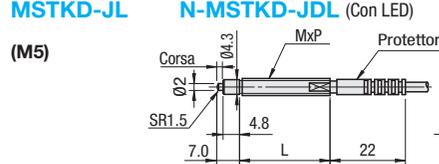


MSTKD-B N-MSTKD-BD (Con LED)

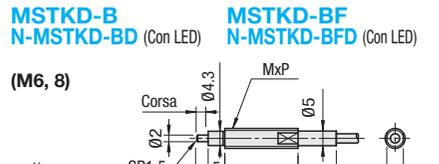

MSTKD-BF N-MSTKD-BFD (Con LED)



MSTKD-BB N-MSTKD-BBD (Con LED)

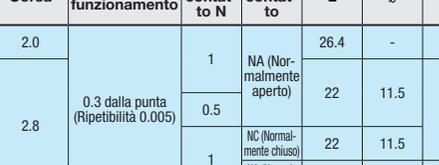


Parte di contatto	Corpo principale	Cavo	Accessori	
			Materiale	Durezza
EN 1.4029 Equiv.	45~50HRC	EN 1.4305 Equiv.	Cavo 3m, ø3 a 2 conduttori, resistente all'olio, raggio di curvatura min R7	Dado a testa esagonale 2 pz.

A corsa lunga (IP65)



RoHS10

MSTKD-EL N-MSTKD-ELD (Con LED)

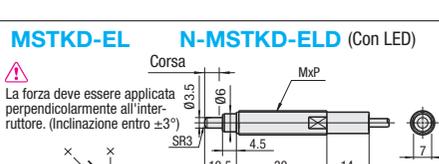

Parte di contatto	Altezza	Cavo	Accessori	
			Materiale	Durezza
EN 1.4029 Equiv.	45~50HRC	EN 1.4305 Equiv.	Cavo 3m, ø3 a 2 conduttori, resistente all'olio, raggio di curvatura min R7	Dado a testa esagonale 2 pz. (Spessore 3,2 misura chiave 10)

Codice componente	MxP (fine)	Corsa	Punto di funzionamento	Forza di contatto N	Logica contatto	MSTKD-EL		N-MSTKD-ELD	
						Prezzo unitario	Sconto volumi elevati	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
MSTKD-EL N-MSTKD-ELD	8x0.75	5	0.3 dalla punta (Ripetibilità 0.005)	1	NA (Normalmente aperto)	1 ~ 9 pz.	10~19	1 ~ 9 pz.	10~20

Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Per specifiche meccaniche/elettriche e precauzioni d'uso, **P2095**

A bullone en L (IP65)



RoHS10

N-MSTKG-B (Con LED)

MSTKG-F (Con LED)




Parte di contatto	Corpo principale	Cavo	Accessori	
			Materiale	Durezza
EN 1.4029 Equiv.	45~50HRC	EN 1.4305 Equiv.	Cavo 3m, ø3 a 2 conduttori, resistente all'olio, raggio di curvatura min R7	Dado a testa esagonale 2 pz. (M6: spessore 3,2, misura chiave 8, M8 spessore 3,2 misura chiave 10)

Codice componente	MxP (fine)	Corsa	Punto di funzionamento	Forza di contatto N	Logica contatto	Prezzo unitario	
						1 ~ 9 pz.	Sconto volumi elevati
N-MSTKG-B	M6x0.75	2.8	0.3 dalla punta (Ripetibilità 0.005)	1	NA (Normalmente aperto)		
MSTKG-F	M8x0.75						

Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Ordering Example
Codice componente
MSTKD-JL
MSTKD-EL
MSTKG-F