

Ganci/Ganci scorrevoli

Ganci con profilo a J **HFCFJ** (20 pz./conf.)

Tipo	Ruota	Gancio
HFCFJ	M Materiale	M Materiale

RoHS 10

20 pz. per conf.

Codice componente		Carico ammesso (kgf)	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
Tipo	N.			
HFCFJ	5 (Per HFS5)	1.8	1 - 9 conf.	10-100
	6 (Per HFS6)			
	8 (Per HFS8 (-45))			

Quando si usa il N.8 per HFS8-45, l'accoppiamento è leggermente più saldo.

Ganci con profilo a U **HFCFU** (20 pz./conf.)

Tipo	Ruota	Ganci
HFCFU	M Materiale	M Materiale

RoHS 10

20 pz. per conf.

Codice componente		Carico ammesso (kgf)	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
Tipo	N.			
HFCFU	5 (Per HFS5)	1.8	1 - 9 conf.	10-100
	6 (Per HFS6)			
	8 (Per HFS8 (-45))			

Quando si usa il N.8 per HFS8-45, l'accoppiamento è leggermente più saldo.

Ganci a clip **HFCFK** (20 pz./conf.)

Tipo	Ruota	Albero, molla
HFCFK	M Materiale	M Materiale S trattamento superficie


RoHS 10

20 pz. per conf.

Codice componente		Carico ammesso (kgf)	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
Tipo	N.			
HFCFK	5 (Per HFS5)	0.5	1 - 9 conf.	10-100
	6 (Per HFS6)			
	8 (Per HFS8 (-45))			



Example I ganci e i fermagli a clip sono rimovibili. Configurare in base all'orientamento della cava del profilato utilizzato.

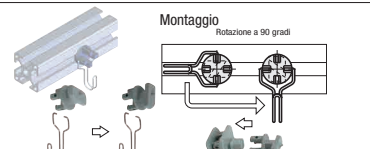

Ganci scorrevoli **HFCFS** (2 pz./kit)

RoHS 10

M Materiale: Resina acetilica (Bianco)

1 kit contiene 2 ganci di scorrimento.

Codice componente		Profilato applicabile (Serie)	Carico ammesso (kgf)	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
Tipo	N.				
HFCFS	6	HFS6	1.0	1 - 9 kit.	10-100
	8	HFS8 (-45)			

1 kit contiene 2 ganci scorrevoli.



- Inserire il gancio scorrevole nella cava rispettando la direzione indicata dalla freccia. *Vista freccia A*
- Inclinare leggermente il gancio scorrevole e spostarlo nella cava, nella direzione indicata dalla freccia.
- Inserire la sporgenza del gancio scorrevole nel foro per unire le 2 parti.

Ordering Example

Codice componente
HFCFJ5
HFCFU6
HFCFK8
HFCFS6